


# Signalizační panel FIM 1300

Přístroj může být použit k lokalizaci poruchy (nehody) například v signálních, volacích a bezpečnostních systémech.

Může být použito všech šest pozic samostatně, nebo jako sdružené v jednom řádku (A1+B1, A2+B2, A3+B3).

Dobré možnosti označení jednotlivých polí, signální prvky jsou LED diody červené barvy. Napěťový výstup je společný.

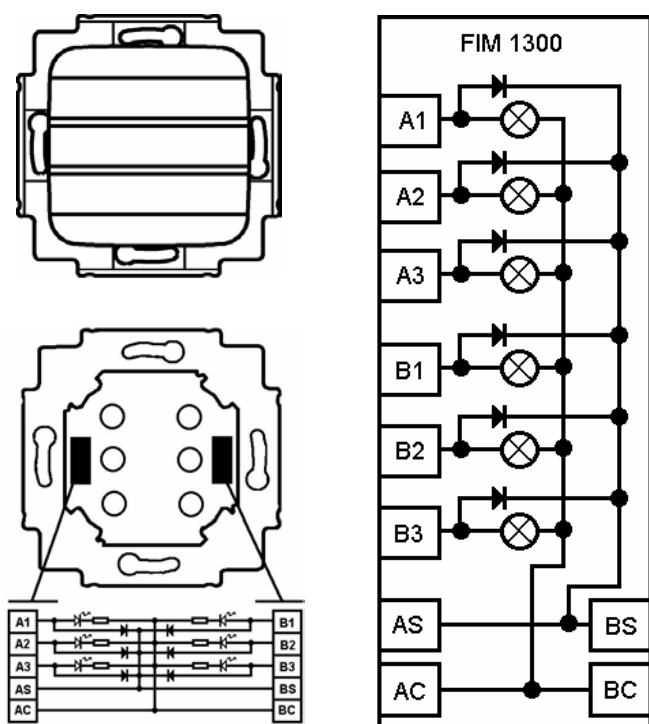

Provozní napětí:	12 - 24 V AC / DC
Pracovní proud:	4 mA AC pro jednu signálku 7 mA DC pro jednu signálku
Svorky:	šroubové, max. 1 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí:	IP 20
Pracovní teplota:	+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota:	-40 °C až +70 °C